




WH23120403Q

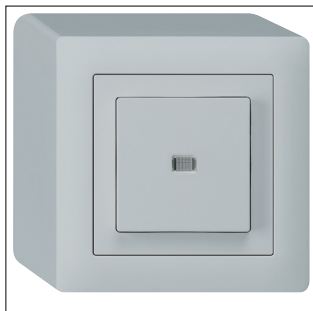

kallysto apparent complet: Interrupteur S6 lumineux Gris Clair

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Dimensions

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage

Type de commutation Permutateur

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui