


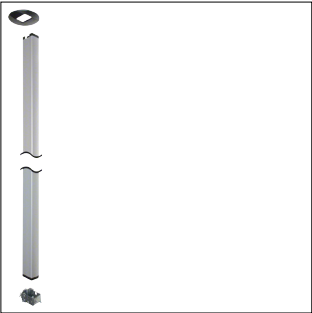

DAK803400ELN

Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m eloxiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tiefe                       | 65 mm                       |
| Breite                      | 98 mm                       |
| Montagehöhe                 | 3.36 - 3.36 m               |
| Höhenausgleich              | 0 mm                        |
| Lichter innerer Querschnitt | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |
| Säulenform                  | Rechteckig                  |
| Oberteil Breite             | 80 mm                       |

Abdeckung, Tür

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
|-----------------------------------|---|

Ausstattung

|                  |      |
|------------------|------|
| Einstellbar      | Ja   |
| Ortsveränderlich | Nein |

Kabel

|                        |      |
|------------------------|------|
| Kabeleinführungsstelle | Oben |
|------------------------|------|

Installation, Montage

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Bodenmontage  | Ja |

Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert  |
| Farbe      | Aluminium |

Konfiguration

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Anzahl der Seiten zur Installation | einseitig |
|------------------------------------|-----------|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

