



B11001




**Raccordo fisso guaina spiralata-scatoia IP64 passo GAS nero RAGA32**

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

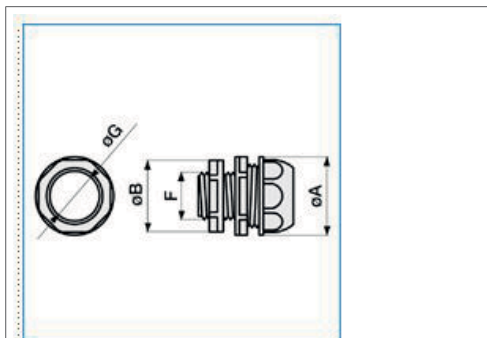

**Quote:**

- F: 1 1/4"
- Ø A: 56
- Ø B: 56
- Ø interno guaina: 32