


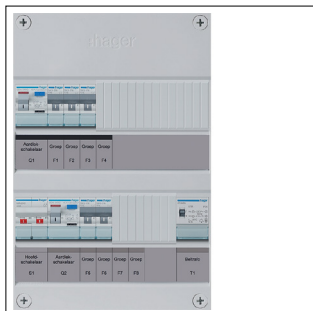

VKZ32E-T

5-groepenverdelers HS, 2 x ALS 30 mA +T, 1-fase, excl. buisvoer

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
-----------------------------------	-----

Installatie, montage

Met buisvoer	Nee
--------------	-----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Hoogte	330 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal fasen	1
--------------	---

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	2
---------------------------	---

Samenstelling

Aantal groepen	5
Aantal lichtgroepen	5
Aantal verdelerrijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Ja
Met contactdoos	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----