




503501

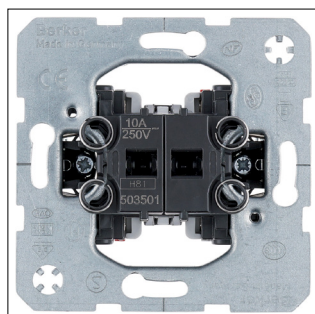

Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41,60 mm
Einbautiefe	31,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Mit Spreizkrallen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Glüh-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja