




503601

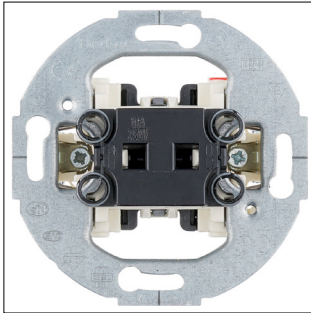

Taster, Wechsler, Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

A.1 / A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja