


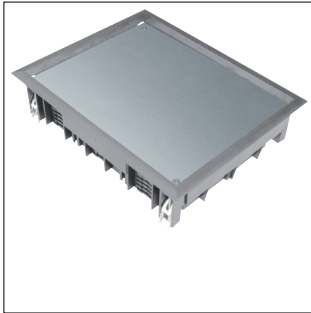

VDE09127011

## Deksel E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Met beschermframe voor tapijt | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 62 mm  |
| Inbouwbreedte               | 253 mm |
| Inbouwlengte                | 200 mm |
| Lengte                      | 219 mm |
| Breedte                     | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

#### Configuratie

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09 |
|----------------------------------------------|-----|

#### Installatie, montage

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Polyamide (PA) |
| Oppervlaktebehandeling | Poedercoating  |

#### Deksel, deur

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiaal deur | Polyamide (PA) |
|----------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

#### Deksel, deur

|           |               |
|-----------|---------------|
| Type deur | Zonder deksel |
|-----------|---------------|

#### Funcities

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Teksten

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitgang | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

#### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | IJzergrijs |
| RAL-kleur | 7011       |

#### Aansluiting

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
| Aantal stopcontacten      | 0 |

#### Uitrusting

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal stopcontactdozen | 0 |
|-------------------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Beschermingsgraad IP                       | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

