


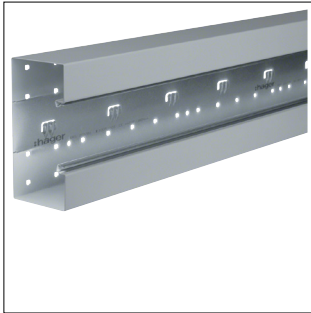

BRS851701VERZ

tehalit.BRS Podstawa 85x170mm stal ocynk

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	170 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	13180 - 13180 mm ²
--------------------------------	-------------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	41
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	53

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, KNX, MCB
-----------------------------	--------------------------------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

