


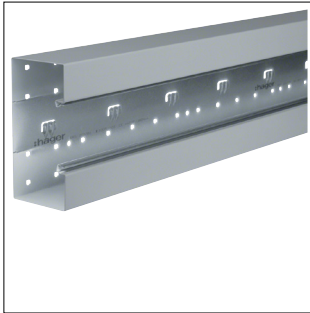

BRS851701VERZ

**BRS, bodemprofiel 85x170 mm, 2 m, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 83 mm   |
| Breedte | 170 mm  |
| Lengte  | 2000 mm |

**Deksel, deur**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 1     |
| Dekselbreedte 1            | 80 mm |
| Deur 2                     | 0 mm  |
| Dekselbreedte 3            | 0 mm  |

**Afmetingen**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Binnendoorsnede | 13180 - 13180 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------------|

**Capaciteit**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)    | 41 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 53 |

**Compatibiliteit**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Standaard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, installatieautomaten-inbouw |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Materiaal**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal               | Staal    |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Kleur                   | Zink     |

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kanaalverbinding | Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer |
|------------------|-------------------------------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Inclusief kabelklem           | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0   |
| Met beschermfolie             | Ja  |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

