


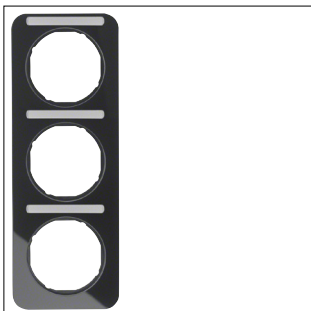

10132125

**Ram 3-fack, Plast, Svart, R.1, vertikalt montage, märkfönster för P-touch 6mm**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 3 |
| Antal moduler | 3 |

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
| RAL-kod      | 9005       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |           |
|-------|-----------|
| Höjd  | 222,70 mm |
| Bredd | 80,70 mm  |
| Djup  | 9,90 mm   |

**Tillbehör**

|               |    |
|---------------|----|
| Har märksfält | Ja |
|---------------|----|

**Installation, montering**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Vertikal |
|--------------------------------|----------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Utförande | Klämfäste    |
| Märkning  | Med märkfält |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |