




WH101401F

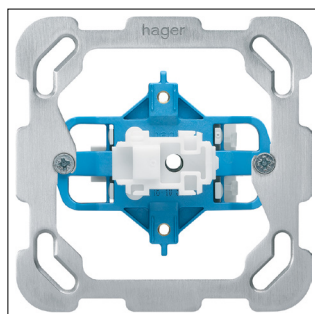

Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Blau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	40 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ein Zubehör
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Stecksockel
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Dichtung	Ohne Dichtung

Texte

Schaltart/Variante	Taster Wechsler 2-polig
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----