




75740101

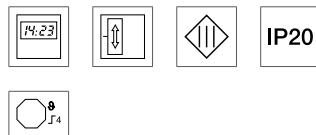

KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
--------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	25,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
Höhe	75 mm
Breite	95 mm
Tiefe	44 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungs punkte	6
-------------------------------	---

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Metall Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend

Bildschirm

Mit Display	Ja
-------------	----

Texte

Funktion	16 Zeitschaltfunktionen und Wecker Logikbaustein 4x UND, 4x ODER mit je 4 Eingängen Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, bis zu 16 Szenen, Klimaregelung, Scharfschalten von Alarmanlagen, Datum, Uhrzeit Automatikfunktionen zur Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Rollläden, Klima- und Lüftungsanlagen Sperrfunktion zum Reinigen der Bedienoberfläche
----------	---

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja