


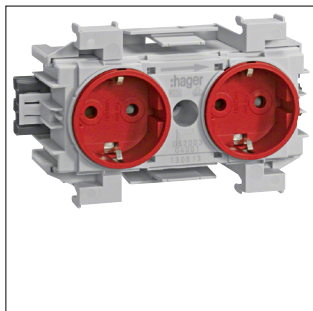

GS20033020

Steckdose 2-fach für BKIS mit Wago Stecktechnik Frontrastend in verkehrsrot

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsrot
RAL Nummer	3020
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	50 mm
Tiefe	54 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal
Einbau-/Anschlussort	Vorne

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Vorbestückt mit	2x Schukosteckdosen
-----------------	---------------------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------