




WH408203F

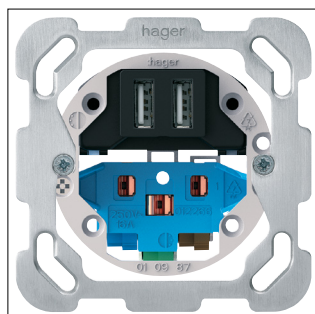

Insert avec plaque de fixation: 2x USB-A Smart IC, 1x 12W / 2 x6W + T13

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 5 - 5 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Finition Mat

Matière Duroplast
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 47 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

Profondeur de montage 42 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AA

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13/23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
(fusible électronique)

Connecteurs / Douilles Avec 2 prises USB type A

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
