


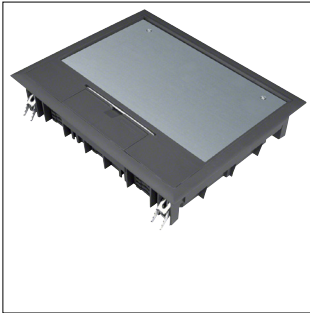

VE09059005

## Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 77 mm  |
| Inbouwbreedte               | 253 mm |
| Inbouwlengte                | 200 mm |
| Lengte                      | 219 mm |
| Breedte                     | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

#### Configuratie

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09 |
|----------------------------------------------|-----|

#### Installatie, montage

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging               | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Vorm

|      |             |
|------|-------------|
| Vorm | Rechthoekig |
|------|-------------|

#### Teksten

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Leidinguitvoer | Met kabeluitgang in deksel |
|----------------|----------------------------|

#### Materiaal

|          |           |
|----------|-----------|
| Kleur    | Diepzwart |
| RAL-code | 9005      |

#### Aansluiting

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen  | 1 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 9 |

#### Samenstelling

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 9 |
| Aantal outlets                               | 3 |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |