


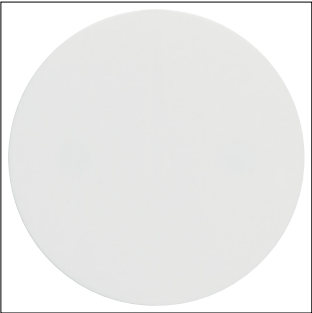

WJA001

ATA Conmutador/pulsador 10A

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
	Montaje en superficie

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento de control
------------------------	---------------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje encajable a presión
-----------------	-----------------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	76 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP41
Resistencia al impacto IK	IK04

Arquitectura

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Tipo de conmutación / variante	Desconector

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----