


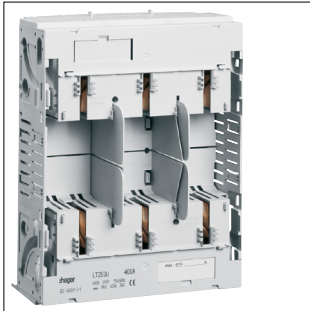

LT253U

Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	224 A
	250 A
	315 A
	355 A
	400 A
	300 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH2
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ausgang	M10 Anschluss
Anschluss-/Steckertyp Eingang	M10 Anschluss

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	8 - 8 Nm
Montage auf	Sammelschienenensystem
Vertikale Montage möglich	Ja

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	37 W
---------------------------------------	------

Spannung

Isolationsspannung U_i	1000 V
--------------------------	--------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja