


BKB250851

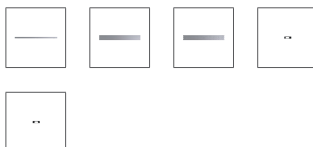

tehalit.BKB Podstawa kanału 250x85mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Szerokość	250 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	21250 - 21250 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	45
---	----

Wymiary

Minimalna wysokość posadzki	96 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	96 - 254 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Ze ścianką grodziową	Tak

Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Stal

Funkcje

Podstawa odłączona od głównej obudowy	Nie
---------------------------------------	-----

Materiały

Obróbka	Ocynkowany
---------	------------

Funkcje

Z dolnym przepustem	Tak
---------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

Ilustracje | Rysunki

