 





BKB250851

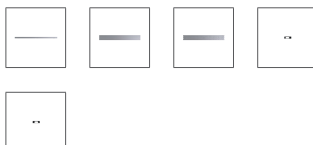

BKB vloerkanaal bodemdeel

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	250 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	21250 - 21250 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	45
--	----

Afmetingen

Minimale dekvloerhoogte	96 mm
Nivelleerbereik	96 - 254 mm

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Met scheidingswand	Ja

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal

Functionies

Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte	Nee
---	-----

Materiaal

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

Functionies

Met bodem door	Ja
----------------	----

Deksel, deur

Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

