


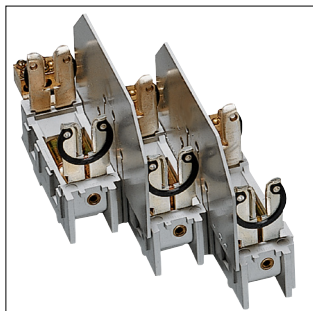

L00R

Pojistkový spodek NH00, 3 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 3 x 16 mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH000 - NH00
-------------------	--------------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Typ vstupního konektoru/zástrčky	Klecová svorka
----------------------------------	----------------

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
Možnost vodorovné montáže	Ano

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6,51 W
--	--------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	8 V
---------------------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP00
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano