


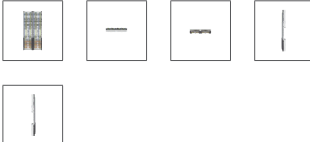

ZK3EL24



Komplettfeld, univZ, eHZ, H=1050mm, 4 Zählerpl., 2-feld, NRW, SH, HH, MV, Avacon

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1050 mm
Breite	500 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	4
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Art des Zählerfelds	eHZ
Multimedia Feld Bereich	Ohne

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangseitung	10 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangseitung	10 - 10 mm ²
Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneneinspeiseklemme

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

