


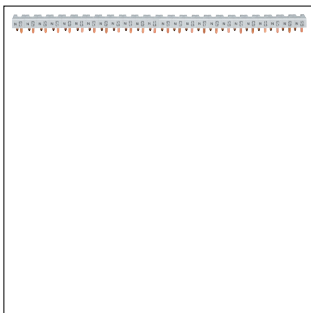

KBN663C

**Kamrail 3p+N 63A stift voor 24 1p+N automaten 1M, 10 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

**Afmetingen**

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 428 mm |
|--------|--------|

**Spanning**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
|---------------------------------|--------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 400 V |
|----------------------|-------------|

**Aansluiting**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|--------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Type connector/steker | Faserail met pen |
|-----------------------|------------------|

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|