


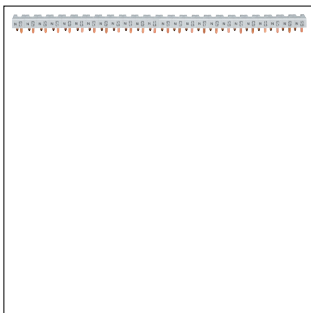

KBN663C

Pente de lig. 3P+N 63A p/sist. P+N 24M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Dimensões

Comprimento	428 mm
-------------	--------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	10 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
------------------------	-----------------------------

Capacidade

Número de módulos	24
-------------------	----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----