


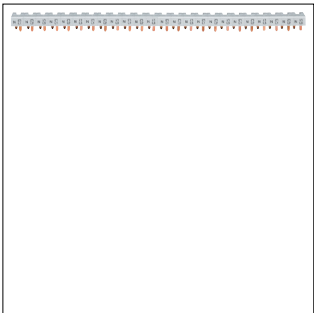

KBN663C

Шина гребінчаста 3P+N 10мм² 24М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Довжина	428 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes