


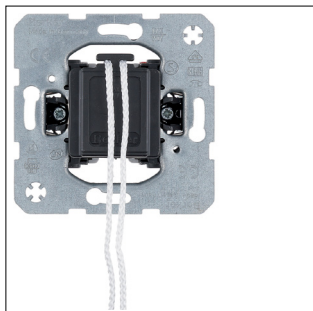

3966

Zugschalter Aus/Wechsel 10 AX

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zugschnur
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Mit Spreizkrallen Für Wand- und Deckenmontage
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Aus/Wechsel

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja