


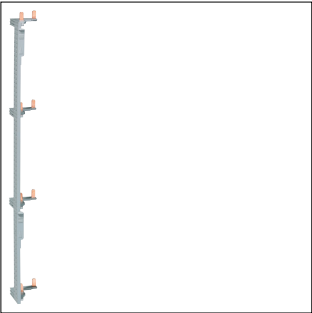

KCN425

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Longueur	396 mm
----------	--------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
---	--------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui