


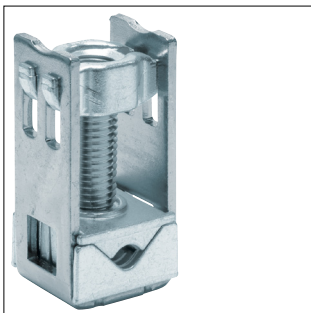

KS18A

Överfallsklämma 50-185mm² för 12x5mm /25mm²- 120mm² för 12x10mm, Cu-Ledare

Tekniska egenskaper

Anslutning

Area flexibel ledare	50 - 185 mm ²
Area solid ledare	35 - 50 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	40 - 40 Nm
-----------------------------	------------

Dimensioner

Höjd samlingsskena	12 mm
Bredd/tjocklek samlingsskena	5 - 10 mm
Bredd	33 mm
Djup	63 mm

Elektrisk ström

Märkström	350 A
-----------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja