


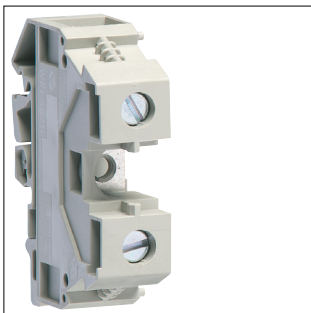

KXA35L

**Rijgklem 35 mm<sup>2</sup> fase, 125 A/400 V, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 51,50 mm |
| Breedte | 58 mm    |
| Diepte  | 16 mm    |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 35 mm <sup>2</sup> max. |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 50 mm <sup>2</sup> max. |

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Grijs          |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|