


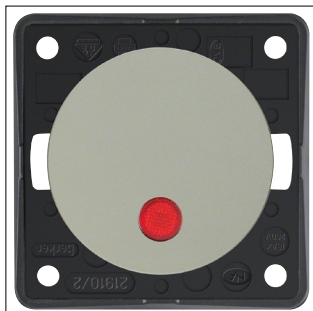

937522524

Kontr.-Aussch. 2-pol. m. Aufdr. "0", rote L., ITG Flow/Pure, e-st. mt., lack.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Edelstahl

RAL Nummer 9022

Glanzgrad Matt

Werkstoff Edelstahl
Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Konnektivität

Montageart Einbaubar
Schraubbefestigung

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Abmessungen

Abmessungen 55.50 x 55.50 mm

Einbautiefe 10 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 13 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Mit integrierter Glühlampe
Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante 2-polig

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja