


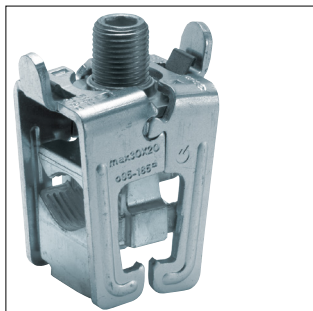

KS24C

Zaciski do szyn zbiorczych 95-185mm² Cu 20/30x5/10mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	95 - 185 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	95 - 185 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	30 - 30 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Wysokość	51 mm
Szerokość	38 mm
Głębokość	70 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	500 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak