


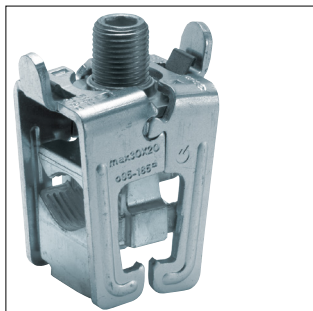

KS24C

Geschikt voor railklem 95 -185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	95 - 185 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	95 - 185 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	30 - 30 NM
----------------	------------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 10 mm
Hoogte	51 mm
Breedte	38 mm
Diepte	70 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	500 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja