


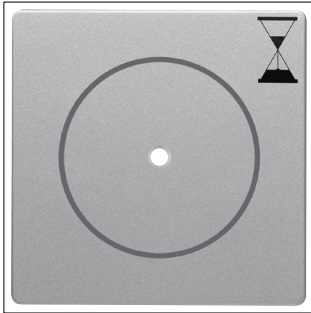

16746084

**Zentralstück mit Druckknopf für Zeit-Relais-Schalteinsatz Q.x alu samt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Aluminium   |
| RAL Nummer | 9006        |
| Glanzgrad  | Samt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert    |

**Abmessungen**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Höhe            | 58,80 mm |
| Breite          | 58,80 mm |
| Tiefe           | 17,50 mm |
| Achsdurchmesser | 4 mm     |

**Konnektivität**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

**Ausstattung**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

**Texte**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Aufdruck   | Mit Aufdruck Symbol Sanduhr |
| Montageart | Klemmbefestigung            |

**Geeignet für**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |