


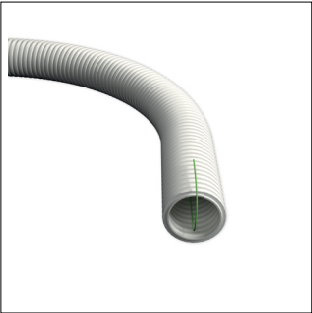

B34140

Gaine ICTA3422 Sevvo expert diamètre 40 avec tire-fil blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Diamètre | 40 mm    |
| Longueur | 50000 mm |

Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Polypropylène (PP) |
| Couleur  | Blanc              |

Équipement

|               |     |
|---------------|-----|
| Avec tire-fil | Oui |
|---------------|-----|

Installation, montage

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Revêtement intérieur lubrifié | Non |
|-------------------------------|-----|

Fonctions mécaniques

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Classe de résistance à l'écrasement | 3 (moyen, 750 N) |
|-------------------------------------|------------------|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

Sécurité

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Test au fil incandescent | 750 °C |
|--------------------------|--------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |