



B06524

Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 650°C IP65 18 GRI

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	288 mm
Largeur	426 mm
Profondeur	148 mm
Largeur de montage	426 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	19
--------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----


Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

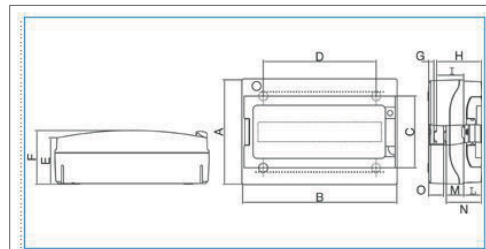

Quote:

A: 288	I: 75
B: 426	L: 50
C: 198	M: 48
D: 312	N: 98
E: 128	O: 41
F: 148	
G: 14	
H: 125	