


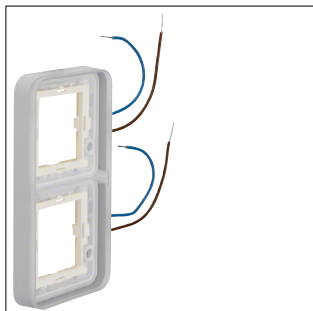

13393513

Ram 2-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	2
Antal moduler	2

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7035
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	154 mm
Bredd	83 mm
Djup	23 mm

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal
--------------------------------	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Utförande	För skruvfästning För vertikal montage
Belysning	Med 2 elektriskt separerade belysningsringar för tillämpningar/funktioner oberoende av varandra Till belysnings- och övervakningskrets

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja