


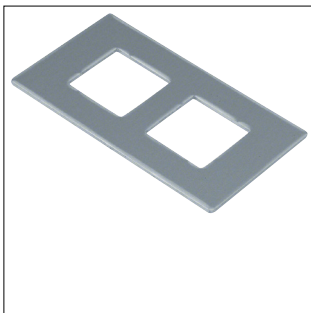

GTVDM082

tehalit.GB-EG Płytki montażowa GTVD2/300 2xRJ45 20,1x19,5 aluminium

#### Właściwości techniczne

##### Kompatybilność

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Moduły danych |
|-----------------------------|---------------|

##### Łączność

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie na zatrzask |
|----------------|-----------------------|

##### Wymiary

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Długość                       | 70 mm          |
| Szerokość                     | 40 mm          |
| Wymiary otworu (szer. x wys.) | 20,1 x 19,5 mm |

##### Sprzęt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba otworów pojedynczych | 2 |
| Liczba otworów podwójnych   | 0 |
| Liczba otworów potrójnych   | 0 |
| Liczba wejść CEE/Perilex    | 0 |
| Liczba otworów owalnych     | 0 |
| Liczba wejść okrągłych      | 0 |
| Liczba wejść kwadratowych   | 0 |

##### Materiały

|          |           |
|----------|-----------|
| Kolor    | Aluminium |
| Materiał | Aluminium |

##### Kompatybilność

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nazwa modułu gniazd data | AT&T |
|--------------------------|------|

##### Instalacja, montaż

|             |      |
|-------------|------|
| Kąt montażu | 90 ° |
|-------------|------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |