


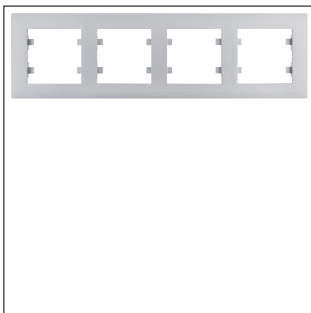

WL5742

Okvir 4-struki horizontalni, lumina intense, srebrni

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	0

Materijali

Boja	Srebrna
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	0 %
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	87,40 mm
Širina	300,40 mm
Dubina	10,40 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da