


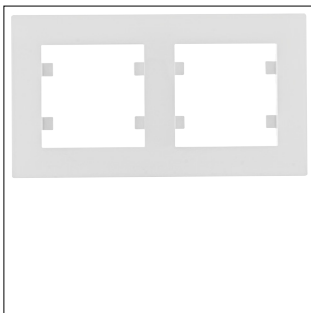

WL5720

Okvir 2-struki horizontalni, lumina Intense, bijeli

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	0

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine)	0 %

Dimenzije

Visina	87,40 mm
Širina	158,50 mm
Dubina	10,40 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da