


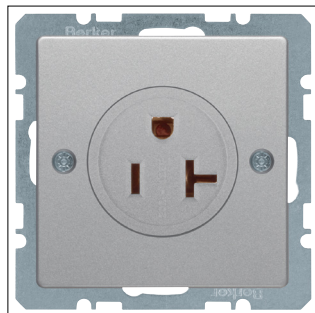

41686084

Q.x Gniazdo z uz. standard USA/KANADA NEMA 5-20 R, alu aks, lak

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	125 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Zakres głębokości wbudowania	19 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	NEMA
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak