


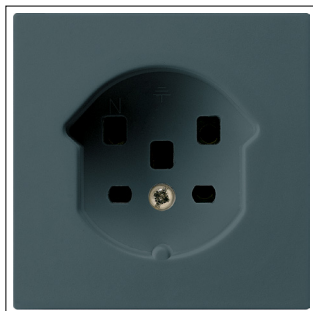

WH20595204A

kallysto Prise T25 avec bornes à vis, Plaque frontal pour combinaison Anthrac.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 44 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Obturateur centrale

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----