


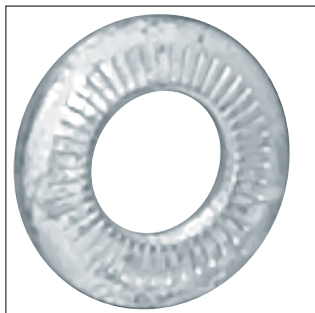

UVZOM12RS

**Podložka M12, (100 ks/bal.)**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Průměr otvoru      | 13 mm   |
| Vnější průměr      | 18 mm   |
| Tloušťka materiálu | 1,30 mm |

**Vybavení**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tvar děrování | Kulatý otvor |
|---------------|--------------|

**Materiál**

|          |      |
|----------|------|
| Materiál | Ocel |
|----------|------|

**Mechanické vlastnosti**

|         |     |
|---------|-----|
| Tvrzený | Ano |
|---------|-----|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |