


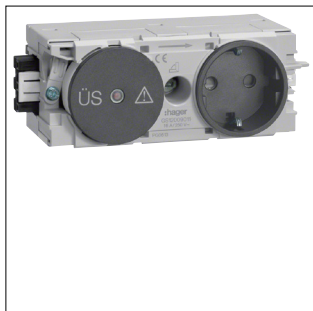

GS12009011

Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Graphitschwarz

RAL Nummer 9011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polyamid (PA)

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 50 mm

Breite 120 mm

Tiefe 61 mm

Anzahl Einheiten 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal C-Profil

Konnektivität

Montageart Anreihbar

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Steckdose + Überspannungsschutz

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Geeignet für

Hager Geräte Steckdose BRx

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

