


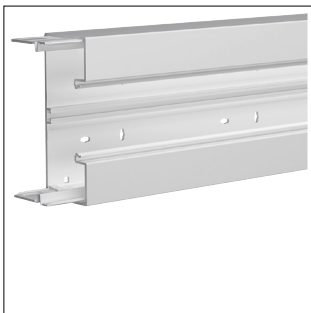

BRH6517019016

## Grundprofil BRH65 170mm, Halogenfri, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |         |
|-------|---------|
| Höjd  | 68 mm   |
| Bredd | 170 mm  |
| Längd | 2000 mm |

#### Skydd, dörr

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Antal monterbara lock | 1     |
| Bredd täcklock 1      | 80 mm |

#### Dimensioner

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Inre area | 10050 - 10050 mm <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------------|

#### Kompatibilitet

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| För installation i apparatdosor | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|---------------------------------|-----------------------------------|

#### Installation, montering

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforering botten | Ja |
|--------------------|----|

#### Material

|            |            |
|------------|------------|
| Material   | PC - ABS   |
| Behandling | Obehandlad |
| Färg       | Vit        |
| RAL-kod    | 9016       |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Skarv | Förutrustad med kopplingar |
|-------|----------------------------|

#### Utrustning

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Kabelhållare medföljer       | Nej |
| Antal kabelhållare per meter | 0   |
| Med skyddsfilm               | Ja  |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

