



B02462



Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 80x40 gris

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

|                |          |
|----------------|----------|
| Plage d'angles | 70 - 120 |
|----------------|----------|

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 80 mm |
|---------|-------|

#### Matière

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
|----------|---------------------------------------|

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 7030 |
|----------|------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
|-------------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
|---------------------------|------|


#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5 - 60 °C |
|------------------------|-----------|

#### Adapté à

TA-E/EN 80x40

### Photos | dessins

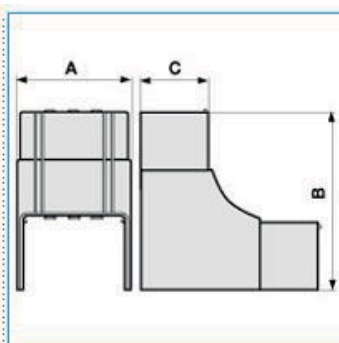

#### Quote:

A: 84  
B: 100  
C: 42