


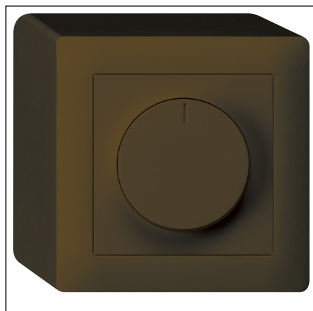

WH23340609Q

**kallysto AP komplett: DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|       |       |
|-------|-------|
| Farbe | Braun |
|-------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 8014 |
|------------|------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Duroplast |
|-----------|-----------|

**Abmessungen**

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 88 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 88 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 59 mm |
|-------|-------|

**Texte**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dimmprinzip | Phasenanschnitt |
|-------------|-----------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Bedienung & Steuerung | Keine Bluetooth-Schnittstelle |
|-----------------------|-------------------------------|

**Ausstattung**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Nebenstelleneingang | Ja |
|---------------------|----|

**Nachhaltigkeit**

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|