


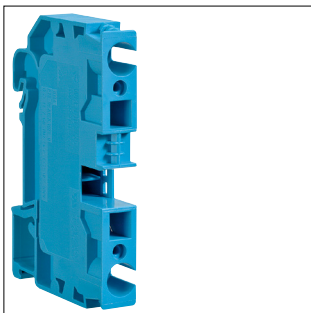

KYA10NH2

Borne de passage-neutre, 10 mm², 800 V/57 A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	50.50 mm
Largeur	72.50 mm
Profondeur	10 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.2 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Matière

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui