


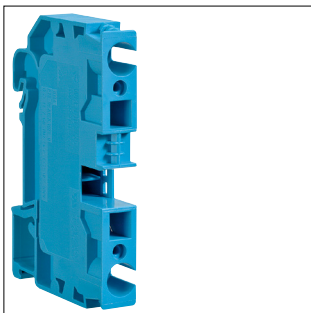

KYA10NH2

Rijgklem 10 mm² nul, 57 A/800 V, 2 x quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	50,50 mm
Breedte	72,50 mm
Diepte	10 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.2 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja