


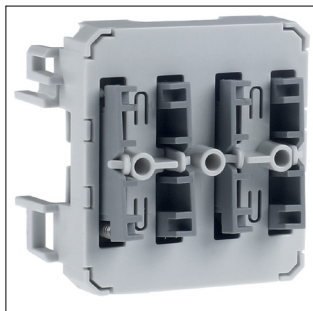

80141600

Micro modulo con 2 contatti in serie 48V AC/DC**Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di contatto momentanea	0,05 A
---------------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	48 V
-------------------	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio pulsante
Numero di poli	2

Materiali

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	44 mm
Larghezza	45 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Montaggio in scatola a parete o da incasso
Tenuta	Senza guarnizione
Morsetto	orsetti d'ingresso separati
Tipo di connessione	Con morsetto a molla