


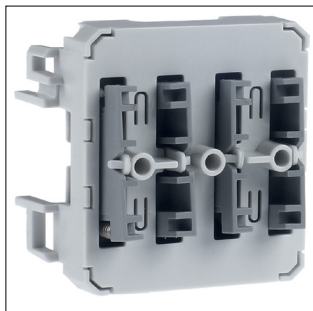

80141600

Micro modulo con 2 contatti in serie 48V AC/DC**Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di contatto momentanea	0,05 A
---------------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	48 V
-------------------	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio pulsante
-------------------------------	-----------------

Numero di poli	2
----------------	---

Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Trasparente	No
-------------	----

Serie

Altezza	44 mm
---------	-------

Larghezza	45 mm
-----------	-------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
-----------------	---

Tipo di pulsante	Pulsante singolo
------------------	------------------

Con contatto di feedback	No
--------------------------	----

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Tipo di montaggio	Montaggio in scatola a parete o da incasso
-------------------	--

Tenuta	Senza guarnizione
--------	-------------------

Morsetto	orsetti d'ingresso separati
----------	-----------------------------

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------