


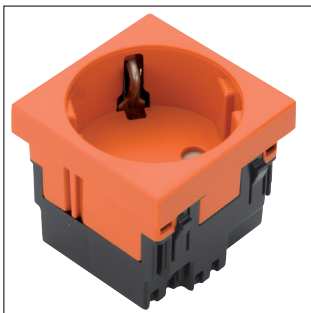

ESR1332004

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Pomarańczowy
Kod RAL	2004
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	40 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszkki podtynkowe	45 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Rastec 45° Mocowanie na zatrzask
----------------	-------------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Bez pokrywy
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak